

Pedestal de Montaje en Superficie y Enterrado Directo



Núms. de Cat. 2PH18, 1PH18, 1PS18, 1PH24, 1PS24 y 1BH42

ADVERTENCIAS:

- **PARA EVITAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LA MUERTE: APAGUE LA ALIMENTACIÓN EN EL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO O EL FUSIBLE Y PRUEBE QUE ESTÁ APAGADO ANTES DE CABLEAR.**
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no está seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:

- Los empalmes, si son necesarios, deben realizarse con equipos, materiales o kits de empalme adecuados.
- No hay componentes que puedan ser reparados por el usuario. NO intente realizar el mantenimiento o reparar el aparato.

PK-A3465-10-04-0B

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.

ESPAÑOL

Descripción general

Los Pedestales de Montaje en Superficie y de Enterrado Directo son gabinetes NEMA-3R. Durante la instalación, no fije conductos, canaletas o cables al pedestal. Forme bucles en "S" con los cables y alambres para evitar tensiones en los alambres dentro de la caja. Esto garantiza que los cables y alambres tengan espacio suficiente para ajustarse a los cambios de nivel causados por los ciclos de congelación y descongelación y el hundimiento del suelo. Habitación Los cables de tierra se incluyen con los conductores de alimentación, y pueden utilizarse para proporcionar la conexión a la terminal de tierra del pedestal.

Los modelos sin bisagra superior están diseñados para su uso con receptáculos con certificación UL/C-UL (RTRT/RTRT7) de 60 A como máximo e interruptores con certificación UL/C-UL (WFXV/WFXV7) de 60 A como máximo. Los receptáculos se atornillan al pedestal y se proporcionan orificios para montar una cubierta de caja de tomacorrientes no metálica con certificación UL/C-UL (QCMZ/QCMZ7), adecuada para ubicaciones húmedas, o una cubierta de caja de tomacorrientes metálica con certificación UL/C-UL (QCIT/QCIT7) adecuada para su uso en ubicaciones húmedas. Los modelos con bisagra superior están diseñados para su uso con receptáculos GFCI con certificación UL/C-UL (KCXS/KCXS7) de 30 A como máximo. Los receptáculos se atornillan a la placa de montaje de receptáculos extraíble.

Los empalmes deben realizarse con equipos, materiales o kits de empalme adecuados.


Los pedestales también están homologados por UL como poste de montaje. No se proporcionan ubicaciones de agujeros ciegos. Los orificios de montaje para las luminarias o fotocélulas deben taladrarse antes de la instalación. Cuando se montan accesorios o se extienden canaletas desde la parte superior del pedestal, se debe utilizar un concentrador Myers, una contratruera de sellado o una arandela de sellado.

Modelos con Base - Montaje en Superficie

Los números de modelo que empiezan con: 1PH, 1PS y 2PH.


Estos modelos pueden alojar dos conductos de 1 1/2 pulg. Hay cuatro orificios (7/16 pulg.) en la base del pedestal, que se fijan a una superficie plana con los herrajes suministrados. Los modelos de 36 pulg. (0.91 m) y más pequeños se suministran con anclajes de 1/4 pulg., arandelas y tuercas de bellota. Los modelos de 42 pulg. (1.06 m) y superiores se suministran con anclajes, arandelas y tuercas de orejeta de bellota de 3/8 pulg.

Los modelos con una altura sobre el nivel del suelo inferior a 30.4 cm (12 pulg.) son sólo para aplicaciones especiales, ya que no cumplen la norma UL 1773, apartado 5.3.1. "La distancia entre la marca del nivel de pendiente final del poste/pedestal de montaje y la parte viva más baja no debe ser inferior a 30.4 cm (12 pulg.)". Estos modelos pueden utilizarse en aplicaciones que extienden el requisito de altura para permitir esa distancia de 30.4 cm (12 pulg.). Algunos ejemplos son columnas de hormigón, pilares, instalaciones interiores que no requieren una clasificación "3R". El bajo voltaje para aplicaciones de comunicación, como cableado de datos, voz, Ethernet o altavoces, puede situarse a una altura inferior a la de 30.4 cm (12 pulg.) como mínimo.

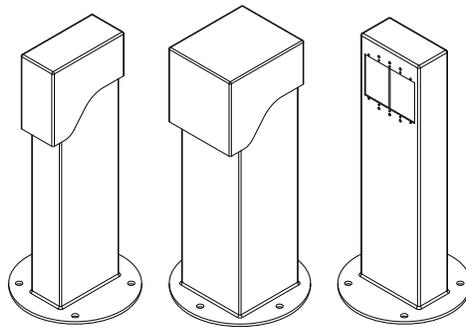

Modelos 1PH y 1PS (una sola unidad) - Medidas de la Base

Modelos 2PH (dos unidades) - Medidas de la Base

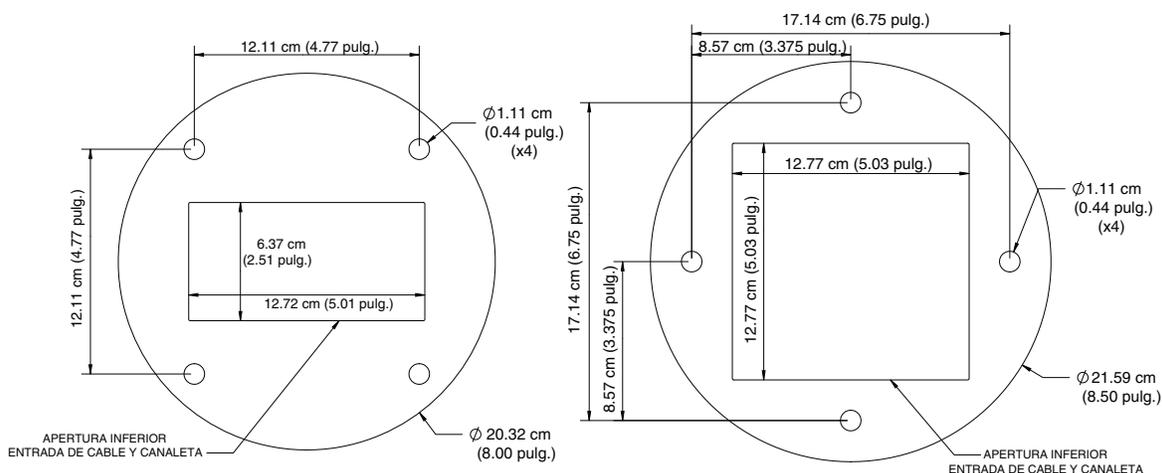

WEB VERSION


Modelos sin base - Enterrado Directo

Los números de modelo que empiezan con: 1BH.



Instalar a 60.96 cm (24 pulgadas) en el suelo. Si no se dispone de un método de soporte, utilice un relleno de hormigón o un material equivalente. Si se utiliza hormigón, el relleno debe colocarse de modo que los cables o conductos no queden incrustados en el hormigón. En primer lugar, cubra cualquier cable o conducto con arena o un relleno similar, de modo que puedan moverse independientemente del pedestal (véase la ilustración siguiente).

Características adicionales:

- Tapa frontal desmontable, que proporciona espacio suficiente para la colocación de canaletas y la instalación de cables.
- En los laterales hay ranuras que permiten la entrada de canaletas y cables.
- Admite conductos de hasta 2.5 cm (1 pulg.) a través de las ranuras para cables, o hasta 3.8 cm (1 1/2 pulg.) a través de la parte inferior.

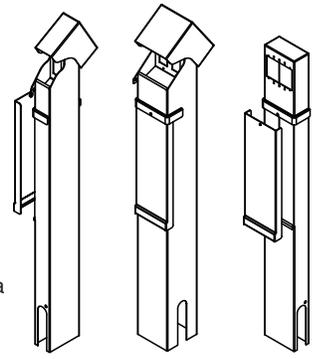

NOTA: Este dibujo es sólo de referencia y no está dibujado a escala.

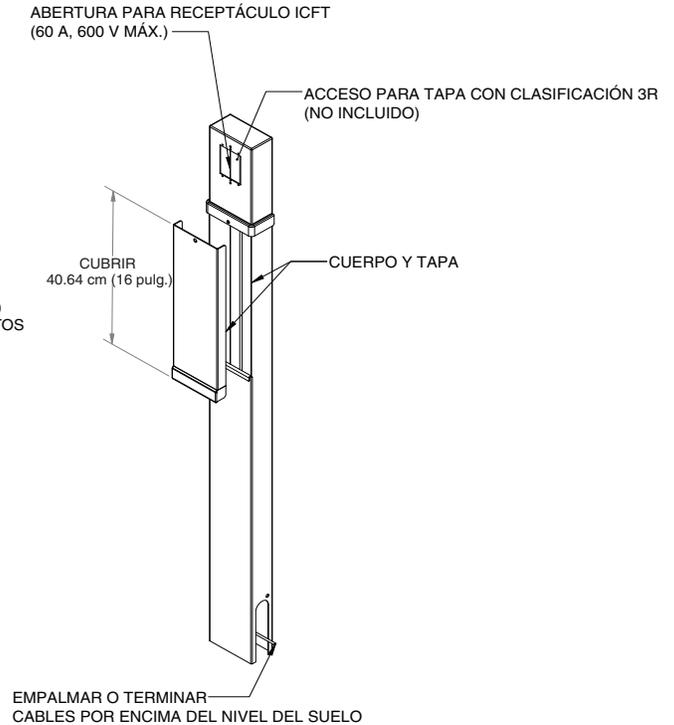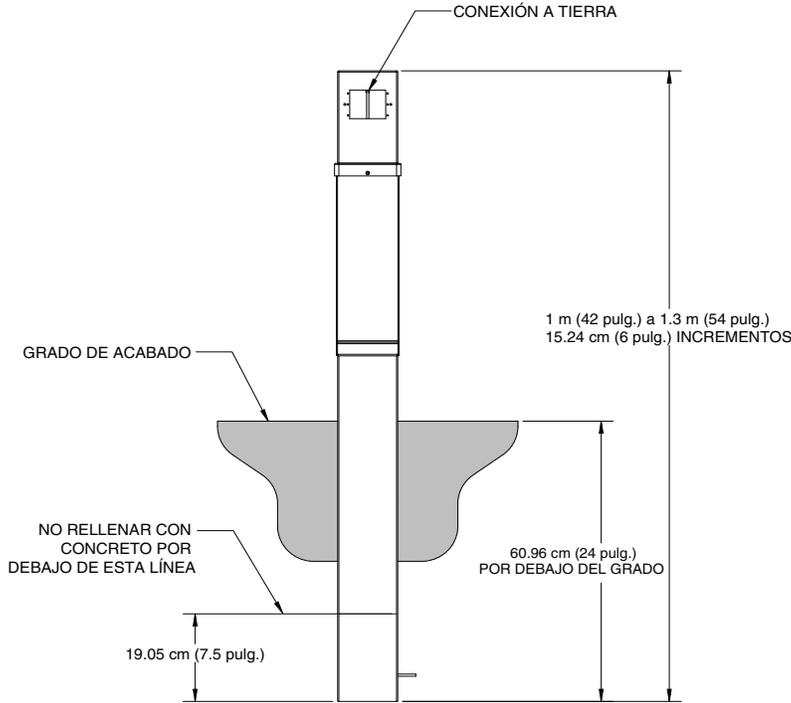

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO Y EXCLUSIONES

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de uno año desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. **Para detalles visite www.leviton.com o llame al 1-800-824-3005.** Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no conforme con las etiquetas o instrucciones. **No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular** pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a uno año. **Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía.** Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 1 AÑO: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de uno año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE: _____	DIRECCIÓN: _____
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RAZÓN SOCIAL: _____	PRODUCTO: _____
MARCA: _____	MODELO: _____
NO. DE SERIE: _____	
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____	
DIRECCIÓN: _____	
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
FECHA DE VENTA: _____	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____	