

Des interrupteurs attrayants, conçus pour la vie côté cour



Rehaussez vos décors extérieurs!

Alliant élégance et commodité, les interrupteurs Decora intempérisés de Leviton sont idéals pour commander toute en douceur les charges d'éclairage ou autres à l'extérieur de la maison ou de l'édifice. Cette solution tout-en-un élimine le besoin de recourir à un couvercle protecteur. Ces dispositifs viennent rejoindre les prises régulières, à DDFT et à ports de recharge USB qui font déjà partie de la famille de produits Decora intempérisés.

Les interrupteurs Decora intempérisés sont faits d'un matériau à l'épreuve de la corrosion et du rayonnement ultraviolet, ce qui leur permet de résister aux rigueurs du climat. Leur mécanisme en instance de brevet emploie des aimants pour la commutation, faisant en sorte que l'eau ne puisse pénétrer par la sous-plaque.

Utilisations

En milieux tant résidentiels que commerciaux, ces dispositifs conviennent parfaitement aux ventilateurs, aux cuisines et bars extérieurs, à l'éclairage paysager, aux fontaines, aux patios, aux aires près des piscines et des spas, aux cabanons, aux chapiteaux et aux cabanes de jardin.



Plaque murale comprise.
Aucun couvercle pour l'extérieur requis.

Caractéristiques et avantages

- Aucun couvercle pour l'extérieur requis.
- Mécanisme en instance de brevet qui emploie des aimants pour la commutation, faisant en sorte que l'eau ne puisse pénétrer par la sous-plaque.
- Conception convenant aux emplacements humides ou mouillés.
- Matériau thermoplastique stable aux rayons UV.
- Bascule de commutation fonctionnant tout en douceur.
- Possibilité d'utilisation d'un boyau à grande eau pour faciliter le nettoyage.
- Câblage arrière et latéral pour faciliter l'installation.
- Homologation NEMA 3R répondant aux codes relatifs à l'extérieur.

Caractéristiques techniques

- Mise à la terre : OUI
- Charge nominale en ch : 0,5 à 120 V ; 2 à 240-277 V
- Intensité maximale : 12 A
- Terminaisons : arrière et latérales
- Couple de serrage : 14 à 18 po-lb (1,6 à 2,0 N-m)
- Tension : 120/277 V c.a.


Normes et certifications

cULus
NOM

Garantie

2 ans, limitée

Schéma dimensionnel

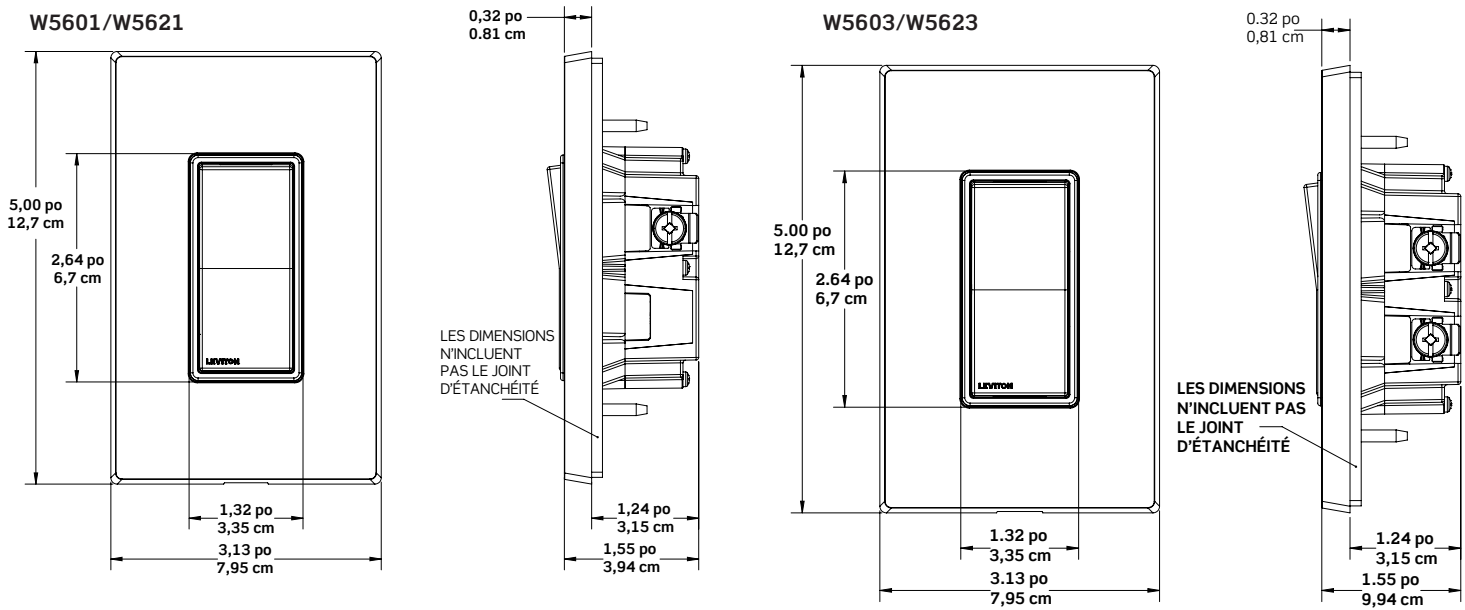

Renseignements pour la commande

N° de cat.	Description	Couleur
W5601-02W	Interrupteur Decora intempérisé, 15 A, unipolaire	2W, 2T, 2GY, 2E
W5603-02W	Interrupteur Decora intempérisé, 15 A, à trois voies	2W, 2T, 2GY, 2E
W5621	Interrupteur Decora intempérisé, 20A, unipolaire	2W, 2T, 2GY
W5623	Interrupteur Decora intempérisé, 20A, à trois voies	2W, 2T, 2GY

Pour commander les couleurs, ajouter le suffixe au numéro de base, 2W-Blanc, 2T-Amande pâle, 2GY-Gris et 2E-Noir



Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9
Téléphone : 1-800-461-2002

Pour obtenir du soutien en tout temps, il suffit de se rendre sur www.leviton.com/support

Visitez notre site Web à l'adresse : www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

NM-062322A-dp