

Decora Plus Single Receptacle Outlet Commercial Specification Grade, Tamper-Resistant

Cat. No. 16351-SG
20A-125V Grounding

PK-A3292-10-02-0G

WARNINGS:

- TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH: TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are not sure about any part of these instructions, consult an electrician.
- Use this device only with copper or copper clad wire.

INSTALLATION

ENGLISH

WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!
NOTE: Terminals accept #14-10 AWG wire.

1. a. TO SIDE WIRE:

Strip wires 5/8 in (1.6 cm). Connect wires by looping stripped ends clockwise 3/4 turn around terminal screws. Tighten terminal screws over wire loops using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.


- Connect hot (black) wire to brass screw.
 - Connect neutral (white) wire to silver screw.
 - Connect green or bare copper wire to green screw.
- NOTE: This device must be properly grounded.

b. TO BACK WIRE:

Strip wire per gauge on back of receptacle. Depress screw to clear back wire holes. Push stripped wires fully into holes and tighten terminal screws using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

- Connect hot (black) wire to brass screw.
 - Connect neutral (white) wire to silver screw.
 - Connect green or bare copper wire to green screw.
- NOTE: This device must be properly grounded.

2. Mount device with mounting screws. Attach wall plate.
3. Restore power.

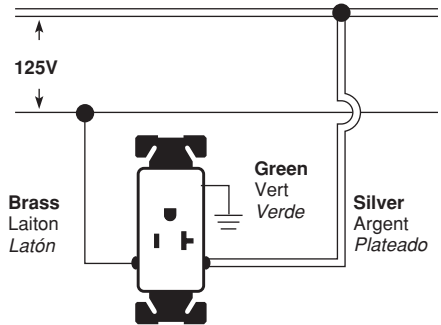

FOR CANADA ONLY

For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at Leviton Manufacturing of Canada ULC to the attention of the Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9 or by telephone at 1 800 405-5320.

LIMITED 1 YEAR WARRANTY AND EXCLUSIONS

Leviton warrants to the original consumer purchaser and not for the benefit of anyone else that this product at the time of its sale by Leviton is free of defects in materials and workmanship under normal and proper use for one year from the purchase date. Leviton's only obligation is to correct such defects by repair or replacement, at its option. For details visit www.leviton.com or call 1-800-824-3005. This warranty excludes and there is disclaimed liability for labor for removal of this product or reinstallation. This warranty is void if this product is installed improperly or in an improper environment, overloaded, misused, opened, abused, or altered in any manner, or is not used under normal operating conditions or not in accordance with any labels or instructions. There are no other or implied warranties of any kind, including merchantability and fitness for a particular purpose, but if any implied warranty is required by the applicable jurisdiction, the duration of any such implied warranty, including merchantability and fitness for a particular purpose, is limited to one year. Leviton is not liable for incidental, indirect, special, or consequential damages, including without limitation, damage to, or loss of use of, any equipment, lost sales or profits or delay or failure to perform this warranty obligation. The remedies provided herein are the exclusive remedies under this warranty, whether based on contract, tort or otherwise.

For Technical Assistance Call: 1-800-824-3005 (USA Only) or 1 800 405-5320 (Canada only) www.leviton.com

Prise Decora Plus à une sortie inviolable, de qualité commerciale spécifiée

No de cat. 16351-SG
20 A-125 V, avec mise à la terre

AVERTISSEMENTS:

- POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT EST BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION!
- Le produit décrit aux présentes doit être installé et utilisé conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
- N'utiliser ce dispositif qu'avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.

INSTALLATION

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS: POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT EST BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION!

REMARQUE : les bornes acceptent les fils d'un calibre de 14 à 10 AWG

1. a. CÂBLAGE LATÉRAL :

Dénuder les fils sur 5/8 po (1,6 cm). Relier les fils aux bornes en les enroulant autour de trois quarts de tour vers la droite. Serrer les vis sur les boucles en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.

- Relier le fil actif (noir) à la borne laitonnée.
- Relier le fil neutre (blanc) à la borne argentée.
- Relier le fil de terre (vert ou dénudé) à la borne verte.

REMARQUE : ce dispositif doit être mis à la terre adéquatement.

b. CÂBLAGE ARRIÈRE :

Dénuder les fils conformément au gabarit à l'arrière de la prise. Enfoncer les vis pour dégager les orifices de câblage. Relier les fils aux bornes en les insérant dans les orifices. Serrer les bornes en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.

- Relier le fil actif (noir) à la borne laitonnée.
- Relier le fil neutre (blanc) à la borne argentée.
- Relier le fil de terre (vert ou dénudé) à la borne verte.

REMARQUE : ce dispositif doit être mis à la terre adéquatement.

2. Fixer le dispositif au moyen des vis. Poser la plaque murale.
3. Rétablir le courant.

GARANTIE LIMITÉE D'1 AN ET EXCLUSIONS

Leviton garantit au premier acheteur, et uniquement au crédit du dit acheteur, que ce produit ne présente ni défauts de fabrication ni défauts de matériaux au moment de sa vente par Leviton, et n'en présentera pas tant qu'il est utilisé de façon normale et adéquate, pendant une période de 1 an suivant la date d'achat. La seule obligation de Leviton sera de corriger les dits défauts en réparant ou en remplaçant le produit défectueux si ce dernier est retourné port payé, accompagné d'une preuve de la date d'achat, avant la fin de la dite période de 1 an, à la Manufacture Leviton du Canada S.R.L., au soin du service de l'Assurance Qualité, 165 boul. Hymus, Pointe-Claire, (Québec), Canada H9R 1E9. Par cette garantie, Leviton exclut et décline toute responsabilité envers les frais de main d'œuvre encourus pour retirer et réinstaller le produit. Cette garantie sera nulle et le produit est installé incorrectement ou dans un environnement inadéquat, s'il a été surchargé, incorrectement utilisé, ouvert, employé de façon abusive ou modifié de quelle que manière que ce soit, ou s'il n'a été utilisé ni dans des conditions normales ni conformément aux directives ou étiquettes qui l'accompagnent. Aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris celle de qualité marchande et de conformité au besoin, n'est donnée, mais si une garantie implicite est requise en vertu de lois applicables, la dite garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande et de conformité au besoin, est limitée à une durée de 1 an. Leviton décline toute responsabilité envers les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, incluant, sans restriction, la perte d'usage d'équipement, la perte de ventes ou les manques à gagner, et tout dommage-intérêt découlant du délai ou du défaut de l'exécution des obligations de cette garantie. Seuls les recours stipulés dans les présentes, qu'ils soient d'ordre contractuel, délictuel ou autre, sont offerts en vertu de cette garantie.

Ligne d'Assistance Technique : 1 800 405-5320 (Canada seulement) www.leviton.com

Tomacorriente Receptáculo Único Decora Plus Grado de Especificación Comercial a Prueba de Manipulaciones

Cat. Núm. 16351-SG
Puesta a Tierra de 20A-125V

ADVERTENCIAS:

- **PARA EVITAR FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, DESCONECTE LA ELECTRICIDAD AEN EL DISYUNTOR O FUSIBLE Y COMPRUEBE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA ANTES DE REALIZAR EL CABLEADO!**
- En caso de que tenga alguna duda en relación a cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Utilice este dispositivo con cable de **cobre** o revestimiento de **cobre** únicamente.
- Debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos apropiados

INSTALACIÓN

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS: PARA EVITAR FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, DESCONECTE LA ELECTRICIDAD EL DISYUNTOR O FUSIBLE Y COMPRUEBE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA ANTES DE REALIZAR EL CABLEADO!

NOTA: Las terminales aceptan cable #14-10 AWG.

1. a. HACIA EL CABLE LATERAL:

Pele los cables 1.6 cm (5/8 pulgadas). Conecte los cables enlazando los extremos pelados en sentido de las manecillas 3/4 de vuelta alrededor de los tornillos de la terminal. Apriete los tornillos de las terminales sobre los bucles de los cables utilizando el valor de torque apropiado, que puede encontrarse en Leviton.com/torquevale.

- Conecte el cable directo (negro) al tornillo de latón.
- Conecte el cable neutro (blanco) al tornillo de plata.
- Conecte el cable de cobre verde o desnudo al tornillo color verde.

NOTA: Este dispositivo debe estar puesto a tierra de manera adecuada.

b. HACIA EL CABLE TRASERO:

Pele el cable de acuerdo al calibre en la parte posterior del receptáculo. Presione el tornillo para abrir los orificios del cable traseros. Introduzca los cables pelados totalmente dentro de los orificios. Apriete los tornillos de las terminales utilizando los valores de torque adecuado, que pueden encontrarse en Leviton.com/torquevale.

- Conecte el cable directo (negro) al tornillo de latón.
- Conecte el cable neutro (blanco) al tornillo de plata.
- Conecte el cable de cobre verde o desnudo al tornillo color verde.

NOTA: Este dispositivo debe estar puesto a tierra de manera adecuada.

2. Realice el montaje del dispositivo con los tornillos de montaje. Fije la placa de pared.
3. Restablezca el suministro de energía.

GARANTIA LIMITADA POR UN AÑO Y EXCLUSIONES

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un periodo de un año desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. Para detalles visite www.leviton.com o llame al 1-800-824-3005. Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no conforme con las etiquetas o instrucciones. No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquier garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a un año. Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía. Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍZCA DE GARANTÍA DE 1 AÑO: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Del. M. Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel +52 (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Leviton S de RL de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extravíara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: _____ DIRECCIÓN: _____
COL: _____ C.P. _____
CIUDAD: _____
ESTADO: _____
TELÉFONO: _____

DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR

RAZÓN SOCIAL: _____ PRODUCTO: _____
MARCA: _____ MODELO: _____
NO. DE SERIE: _____
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____
DIRECCIÓN: _____
COL: _____ C.P. _____
CIUDAD: _____
ESTADO: _____
TELÉFONO: _____
FECHA DE VENTA: _____
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____

ARTWORK PRINT SPECIFICATIONS

PART NUMBER PK-A3292-10-02-0G **REV** _____ **DESCRIPTION** Instruction Sheet

* Artwork must be printed at 100% (1:1 scale)

Material Specifications: North America Suppliers

- * Thickness: 0.0040 / 0.0038 in.
- * Material: 20lb Bond / 50lb Offset Paper
- * Recycled Content: N/A
- * Exterior Brightness: 95 / 89-92%
- * Finish: N/A / Smooth or Vellum

Material Specifications: Asia Suppliers

- * Thickness: 75 / 68 um
- * Material: 55G / 60G Offset Paper
- * Recycled Content: N/A
- * Exterior Brightness: 90%
- * Finish: N/A
- * For manuals - designates cover specifications

Color:

No. of Color(s): 1 over 1

1: _____ Spot

2: _____ CMYK

3: _____

4: _____

Fonts:

1: Helvetica

2: _____

3: _____

4: _____

Die Line Key:

- . . - Perforate
- - - - - Die Cut
- - - - - Fold Line
- - - - - Kiss Cut
- Cellophane
- ===== Glue

MANUAL INTERIORS / BINDERY / FOLD SCHEME :

Body Material: _____

Thickness: _____

Bindery

- Die cut Fold Saddle Stitch
- Perfect Bind Drill Trim

No. of Color(s): _____ over _____

1: _____ Spot

2: _____ CMYK

3: _____

4: _____

Fonts:

1: _____

2: _____

3: _____

4: _____

PROCESS :

Offset Flexo


Other _____

Line Screen: _____

Angle: _____

Resolution: _____

DIMENSIONS / FOLD SCHEME / BINDERY DIAGRAM

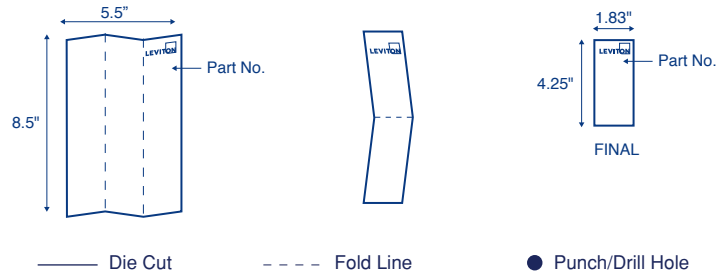

COMMENTS :

The information in this document is the exclusive PROPRIETARY property of LEVITON MANUFACTURING COMPANY, INC. It is disclosed with the understanding that acceptance or review by the recipient constitutes an undertaking by the recipient. (1) to hold this information in strict confidence, and (2) not to disclose, duplicate, copy, modify or use the information for any purpose other than that for which disclosed.

FOR LEVITON USE ONLY

Approvals: Plant 81 I. Fierro cc: N. Gandara CQA _____ PM T. Pulsonetti

Mktg _____ Eng L. Lindenstrauss S & A _____

Cust _____ Other _____ Other _____

PN-ARN: ECR23166-7022 ECR Number: ECR23166 Pilot Rev: _____

Artist: L. Gonzalez Released Artwork Format: Production PDF Artwork Release Date: 09/15/21

Notes: _____