

Piédestaux encastrés sur un support interne

N^{os} de cat. 1PF18 et 1PF24



AVERTISSEMENTS:

- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS: COUPER LE COURANT AU DISJONCTEUR OU AU FUSIBLE ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT EST HORS TENSION AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION!**
- Les produits décrits aux présentes doivent être installés et utilisés conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.

MISES EN GARDE:

- Les raccords, le cas échéant, doivent être effectués au moyen d'outils, d'équipement ou de trousses prévues à cette fin.
- Les produits décrits aux présentes ne contiennent aucun composant interne pouvant être réparé ou remplacé par les utilisateurs. Il ne faut jamais tenter d'en effectuer la maintenance.

PK-A3466-10-05-0B


DIRECTIVES

FRANÇAIS


Survol

Ces modèles peuvent accepter une ou deux canalisations de conduit. Il y a quatre trous de 7/16 po (1,1 cm) dans leur support interne. Ces trous permettent d'assujettir les piédestaux à une surface plane au moyen des ferrures fournies. Les piédestaux sont conçus pour les prises (RTRT/RTRT7) et interrupteurs (WFXV/WFXV7) homologués UL/cUL de 60 A ou moins.

REMARQUE : tous les modèles de 12 po (30,5 cm) sont pour des installations spéciales seulement, puisqu'ils ne sont pas conformes au paragraphe 5.3.1 de la norme UL 1773. « La distance entre le niveau du sol final marqué sur le montant/piédestal et la pièce active la plus basse doit être supérieure à 12 po (30,5 cm). » [traduction] Ces modèles peuvent être utilisés là où ils peuvent être élevés à des hauteurs supérieures permettant le respect de ces 12 po (30,5 cm). On peut notamment penser aux colonnes en béton, aux piles de pont ou aux installations intérieures qui ne requièrent pas une cote « 3R ». Le câblage de communications à basse tension, comme pour la transmission de la voix/de données, les réseaux Ethernet ou les fils de haut-parleurs peuvent aussi se trouver sous le seuil minimal de 12 po (30,5 cm).

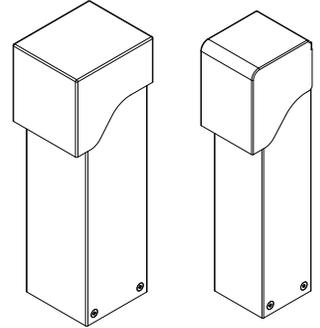

Matériel fourni

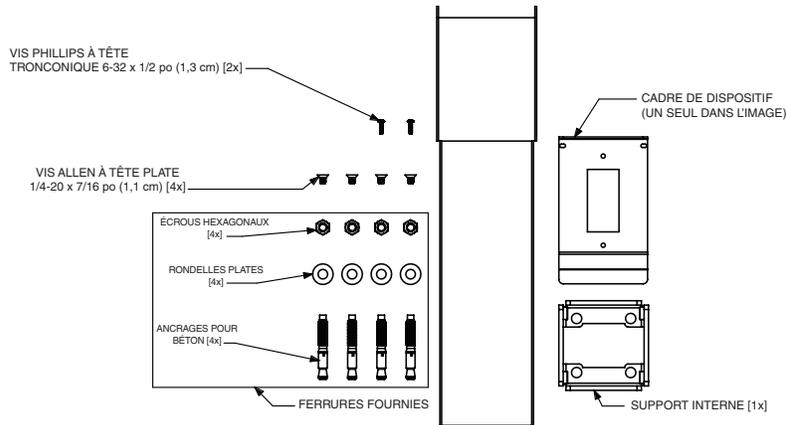




Installation

1. Retirer le support interne situé au bas du piédestal.


Se servir d'une mèche hexagonale ou d'une clé Allen de 5/32 po (.40 cm) pour retirer les quatre vis inférieures.

REMARQUE : ne PAS jeter ce support et ces vis, puisqu'ils seront réutilisés plus tard.

2. Se servir du support interne comme gabarit ou des schémas dimensionnels ci-dessous pour percer quatre trous dans la surface.

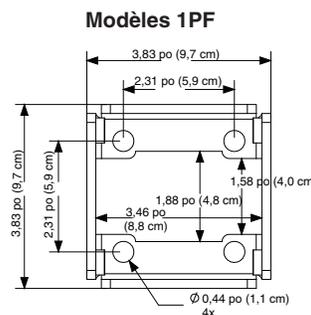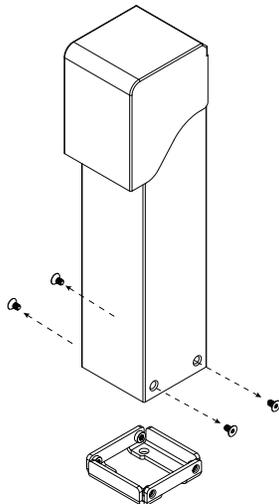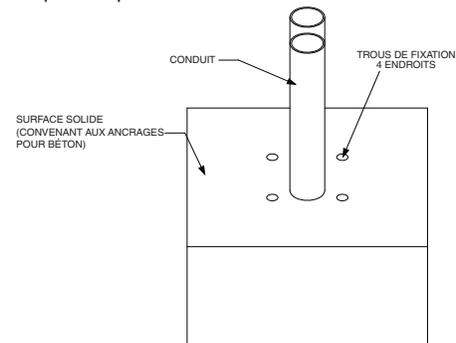


Possibilité de deux canalisations de conduit de 1 1/4 po (3,2 cm)

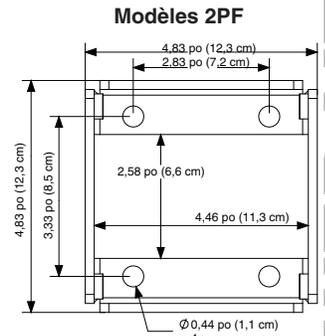

Possibilité de deux canalisations de conduit de 1 1/2 po (3,8 cm)

WEB VERSION

3. Insérer les quatre ancrages.

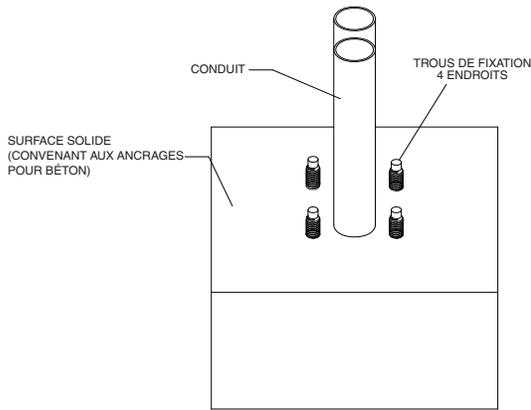


4. Fixer le support interne aux quatre ancrages au moyen de rondelles et d'écrous hexagonaux.


5. Acheminer les fils à la longueur requise.

REMARQUES


- On ne doit pas assujettir les conduits, les canalisations ou les câbles au piédestal lui-même. On doit former des boucles en « S » dans les câbles et les fils pour éviter les contraintes internes. Ces câbles et fils pourront ainsi s'ajuster aux changements de niveau causés par les cycles de gel et de dégel ou la subsidence des sols.
- Les fils de terre qui accompagnent ceux d'alimentation doivent être connectés aux bornes de terre des piédestaux.

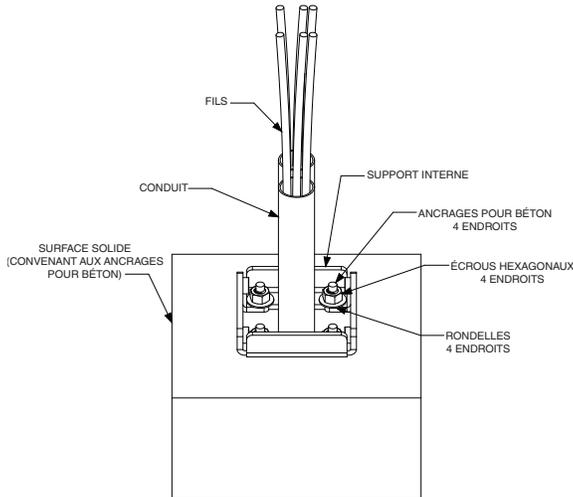


6. Installer le piédestal sur le support interne au moyen de quatre [4] vis Allen à tête plate de 1/4-20 x 7/16 po (1,1 cm).

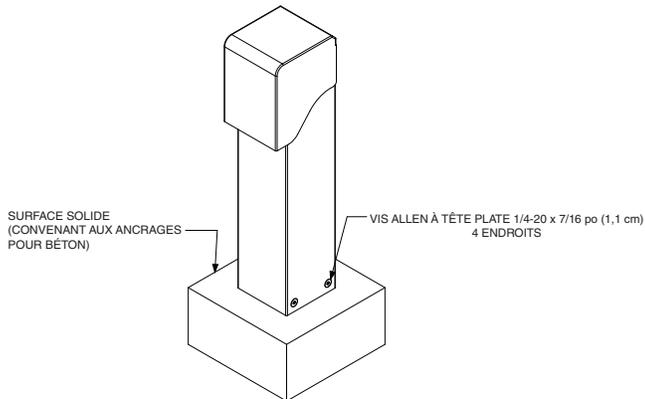

7. Retirer le cadre de dispositif du piédestal en enlevant les deux [2] vis Phillips à tête tronconique 6-32 x 1/2 po (1,3 cm) Suivre les étapes 1 à 3 ci-dessous.

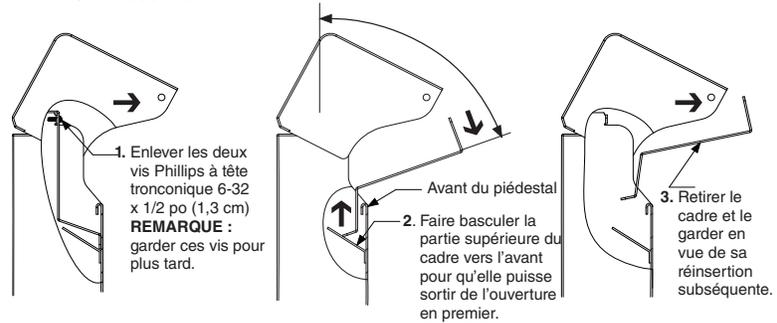


8. Raccorder le dispositif et le fixer au cadre au moyen des vis fournies. (Les images ci-dessous montrent une prise à DDFT dans un cadre simple.)

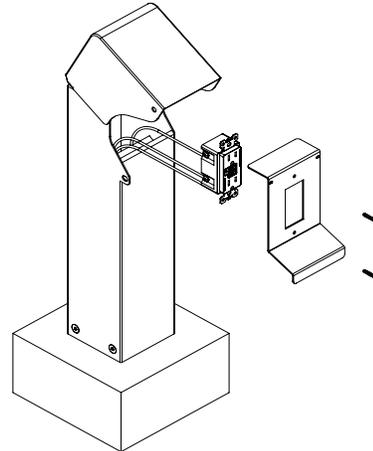

9. Réinsérer le cadre et le dispositif dans le piédestal en suivant les étapes 1 à 3 ci-dessous.

REMARQUE : les images ne montrent pas les fils pour plus de clarté.

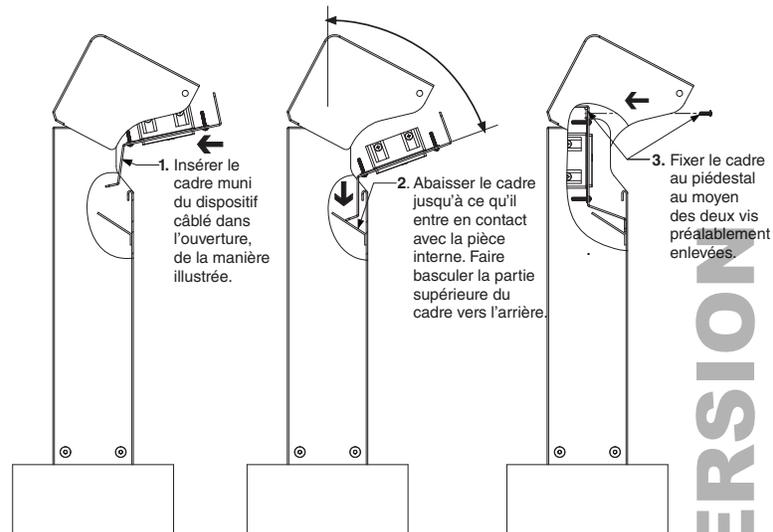

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN ET EXCLUSIONS

Leviton garantit au premier acheteur, et uniquement au crédit du dit acheteur, que ce produit ne présente ni défauts de fabrication ni défauts de matériaux au moment de sa vente par Leviton, et n'en présentera pas tant qu'il est utilisé de façon normale et adéquate, pendant une période de 1 an suivant la date d'achat. La seule obligation de Leviton sera de corriger les dits défauts en réparant ou en remplaçant le produit défectueux si ce dernier est retourné port payé, accompagné d'une preuve de la date d'achat, avant la fin de la dite période de 1 an, à la **Manufacture Leviton du Canada S.R.L., au soin du service de l'Assurance Qualité, 165 boul. Hymus, Pointe-Claire, (Québec), Canada H9R 1E9.** Par cette garantie, Leviton exclut et décline toute responsabilité envers les frais de main d'œuvre encourus pour retirer et réinstaller le produit. Cette garantie sera nulle et non avenue si le produit est installé incorrectement ou dans un environnement inadéquat, s'il a été surchargé, incorrectement utilisé, ouvert, employé de façon abusive ou modifié de quelle que manière que ce soit, ou s'il n'a été utilisé ni dans des conditions normales ni conformément aux directives ou étiquettes qui l'accompagnent. **Aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris celle de qualité marchande et de conformité au besoin, n'est donnée,** mais si une garantie implicite est requise en vertu de lois applicables, la dite garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande et de conformité au besoin, est limitée à une durée de 1 an. **Leviton décline toute responsabilité envers les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, incluant, sans restriction, la perte d'usage d'équipement, la perte de ventes ou les manques à gagner, et tout dommage-intérêt découlant du délai ou du défaut de l'exécution des obligations de cette garantie.** Seuls les recours stipulés dans les présentes, qu'ils soient d'ordre contractuel, délictuel ou autre, sont offerts en vertu de cette garantie.