

Slim Surface Mount Downlight Series

Cat. No. SDR50, SDR70 and SDR90

Ratings: 120VAC, 60 Hz



WARNING:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH: TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!**

CAUTIONS:

- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- To prevent wiring damage or abrasions, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

CAUTIONS:

 
- To be installed and/or used in accordance with electrical codes and regulations.
- **MUST BE INSTALLED** by an electrician or other qualified personnel.
- For external use only. Must apply waterproof silicone to seal around trim and ceiling.

PK-A3528-10-02-6B-X0


INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH

Parts Included



Compatible Junction Boxes

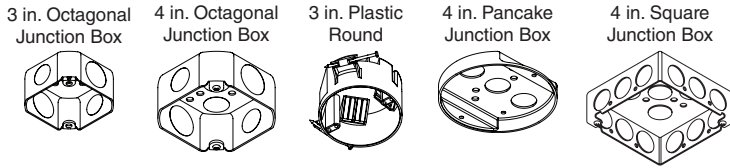


NOTE: 4 in. Square Junction Box only compatible with 7 in. and 9 in. fixtures.

Installation


WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH: TURN OFF POWER SUPPLYING THIS EQUIPMENT AND CONFIRM POWER IS OFF, before installing, removing or servicing this equipment.

1. Place bracket onto junction box and fasten to ceiling with the mounting screws provided.

NOTE: Mounting bracket must sit flush against ceiling for proper installation.

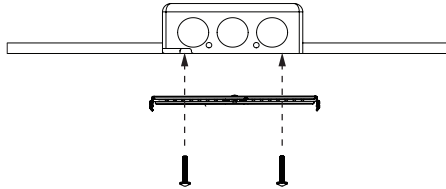


2. When using optional trim ring accessory, align fixture over color trim and push together. Once together, locate the bend tabs around the trim. Bend them all inward by hand until the trim is tight to the fixture.

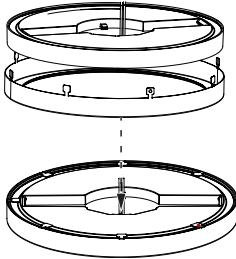


3. Select desired color temperature on the fixture.


NOTE: Fixture is preset to 3000K and may have been changed in shipping/handling/installation.

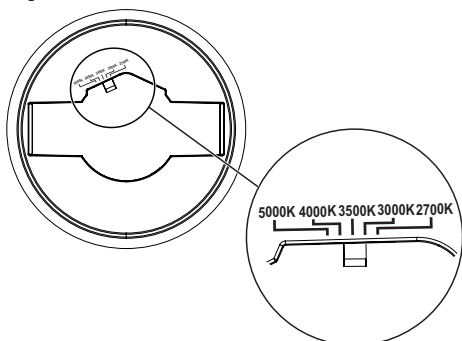

4. Using the wire nuts provided, connect the same colored power supply lead wires to the fixture wires. Prior to fixture installation, carefully place connected wires and wire nuts into junction box.

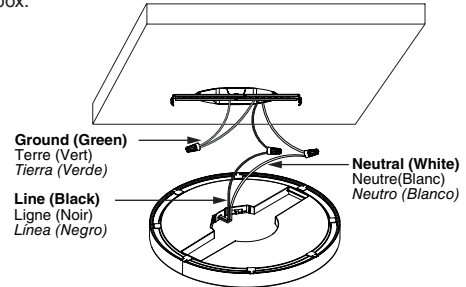

 5. On one side, align fixture mounting slot to installed mounting bracket. Ensure wires are carefully tucked away and push other side of fixture into the mounting bracket to secure fixture.




6. Once assembly is complete, turn on power to confirm fixture is working properly.

Removal Instructions


1. Using a putty knife, gently slip the edge of the knife between the fixture and the ceiling.




2. Once inserted between the ceiling and the fixture, gently twist or pry down on the knife to locate the mounting bracket.

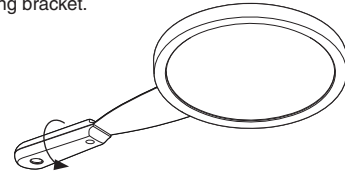

3. Rotate the knife around the fixture until it makes contact with the side of the mounting bracket.

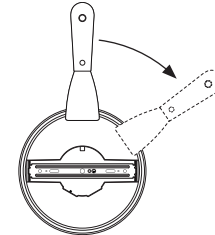

 4. Once in position, slowly pry down on the knife until the fixture releases from the bracket.



TRADEMARK STATEMENT

LEVITON and the Leviton logo are trademarks of Leviton Manufacturing Co., Inc., and are registered trademarks in many countries throughout the world.

PATENT STATEMENT

Patents covering this product, if any, can be found on leviton.com/patents

FOR CANADA ONLY

For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at Leviton Manufacturing of Canada ULC to the attention of the Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9 or by telephone at 1 800 405-5320.

LIMITED 5 YEAR WARRANTY

For Leviton's limited 5 year product warranty, go to www.leviton.com. For a printed copy of the warranty, call 1-800-824-3005.

For Technical Assistance Call: 1-800-824-3005 (USA Only) or 1-800-405-5320 (Canada Only) www.leviton.com

Série de plafonniers en saillie minces

Nos de cat. SDR50, SDR70 et SDR90

Valeurs nominales : 120 V c.a., 60 Hz

AVERTISSEMENT :

- POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS : COUPER LE COURANT AU DISJONCTEUR OU AU FUSIBLE ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT EST HORS TENSION AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION!

MISES EN GARDE :

- Ne jamais faire d'autres ouvertures dans les compartiments de câblage ou de composants électriques ou modifier les ouvertures existantes durant l'installation.
- Afin d'éviter l'endommagement ou l'abrasion des fils, ne pas les poser sur des bords de feuilles de tôle ou d'autres objets coupants.
- Le produit décrit aux présentes doit être installé et utilisé conformément aux codes de l'électricité et aux règlements en matière d'électricité.
- Le produit décrit aux présentes **DOIT ÊTRE INSTALLÉ** par un électricien ou une autre personne qualifiée.
- Le produit décrit aux présentes est conçu pour un usage externe seulement. Il faut appliquer du silicone imperméable pour assurer l'étanchéité entre la garniture et le plafond.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

FRANÇAIS

Pièces comprises

Luminaire à DEL

Support de fixation

Capuchons de connexion P4 à visser

Vis no 8-32

Boîtes de raccordement compatibles

Boîte octogonale de 3 po (7,62 cm)

Boîte octogonale de 4 po (10,16 cm)

Boîte ronde en plastique de 3 po (7,62 cm)

Boîte ronde mince de 4 po (10,16 cm)

Boîte carrée de 4 po (10,16 cm)

REMARQUE : La boîte de raccordement carrée de 4 po est uniquement compatible avec les luminaires de 7 et 9 po.

Installation

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS : SECTIONNER LE COURANT QUI ALIMENTE CE PRODUIT ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT EST HORS TENSION avant de procéder à son installation, à son entretien ou à son retrait.

1. Placer le support sur la boîte de raccordement et le fixer au plafond à l'aide des vis de fixation fournies.

REMARQUE : Le support de fixation doit être bien appuyé sur le plafond pour que l'installation soit correcte.

2. En cas d'utilisation de la garniture facultative, aligner le luminaire sur la garniture colorée, puis appuyer pour les insérer l'un dans l'autre. Une fois les pièces assemblées, repérer les languettes situées autour de la garniture. Plier toutes les languettes vers l'intérieur à la main jusqu'à ce que la garniture soit bien fixée au luminaire.

3. Sélectionner la température chromatique souhaitée sur le luminaire.

REMARQUE : La température chromatique par défaut du luminaire est de 3 000 K, mais celle-ci peut avoir été modifiée lors de l'expédition, de la manutention ou de l'installation.

4. À l'aide des capuchons de connexion fournis, raccorder les fils d'alimentation aux fils de la même couleur du luminaire. Avant de procéder à l'installation du luminaire, placer soigneusement les fils et les capuchons de connexion dans la boîte de raccordement.

5. Aligner la fente d'un côté du luminaire au support de fixation installé. S'assurer que les fils sont soigneusement insérés dans la boîte, puis appuyer sur l'autre côté du luminaire afin de fixer ce dernier sur le support de fixation.

6. Une fois l'assemblage terminé, mettre le luminaire sous tension pour vérifier s'il fonctionne correctement.

Directives de retrait

1. À l'aide d'un couteau à mastic, faire glisser doucement le bord du couteau entre le luminaire et le plafond.

2. Une fois le couteau inséré entre le plafond et le luminaire, tourner doucement le couteau ou l'utiliser pour faire levier afin de déterminer l'emplacement du support de fixation.

3. Faire tourner le couteau autour du luminaire jusqu'à ce que l'outil touche le côté du support de fixation.

4. Une fois au bon endroit, appuyer lentement sur le couteau pour faire levier jusqu'à ce que le luminaire se détache du support.

ÉNONCÉ RELATIF AUX MARQUES

LEVITON et son logo sont des marques de Leviton Manufacturing Co., Inc., déposées dans de nombreux pays de par le monde.

DÉCLARATION DE BREVET

Les brevets associés au produit décrit aux présentes, le cas échéant, se trouvent à l'adresse [leviton.com/patents](http://www.leviton.com/patents)

CANADA SEULEMENT

Pour obtenir des renseignements sur les garanties ou les retours de produits, les résidents canadiens peuvent écrire à la Manufacture Leviton du Canada S.R.L., a/s du service de l'Assurance qualité, 165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec), Canada, H9R 1E9, ou encore composer le 1 800 405-5320.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Pour consulter les modalités des garanties de 5 ans offertes par Leviton sur ses produits, rendez-vous sur www.leviton.com, ou composer le 1-800-824-3005 pour en obtenir une version imprimée.

Ligne d'assistance technique : 1-800-405-5320 (Canada seulement) www.leviton.com

Serie de lámparas delgadas de montaje en superficie

Cat. Núm. SDR50, SDR70 y SDR90

Características eléctricas: 120VCA, 60 Hz

ADVERTENCIA:

- PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE: ¡DESCONECTE LA ELECTRICIDAD EN EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL CIRCUITO O FUSIBLE Y PRUEBE QUE LA ENERGÍA ESTÉ DESCONECTADA ANTES DE CABLEAR!

PRECAUCIONES:

- No haga ni modifique ningún orificio abierto en una caja de cableado o componentes eléctricos durante la instalación del kit.
- Para evitar daños o abrasiones en el cableado, no exponga los cables a los bordes de láminas metálicas u otros objetos afilados.
- Para ser instalado y/o utilizado de acuerdo con los códigos y regulaciones eléctricas.
- DEBE SER INSTALADO** por un electricista o personal calificado.
- Para uso externo únicamente. Se debe aplicar sellador de silicona a prueba de agua alrededor de las molduras y el techo.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR

ESPAÑOL

Piezas incluidas

Luminaria LED

Soporte de instalación

Conectores de cables P4, tipo Twist-Lock

Tornillos #8-32

Cajas de conexión compatibles

Caja de conexiones octagonal de 3 pulgadas

Caja de conexiones octagonal de 4 pulgadas

Caja redonda de plástico de 3 pulgadas

Caja de conexiones tipo "pancake" de 4 pulgadas

Caja de conexiones cuadrada de 4 pulgadas

NOTA: La caja de conexión cuadrada de 4 pulgadas es compatible solo con luminarias de 7 y 9 pulgadas.

Instalación

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE: DESCONECTE LA ELECTRICIDAD QUE ALIMENTA ESTE EQUIPO Y ASEGÚRESE DE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ DESCONECTADA, antes de instalar, desmontar o reparar el equipo.

1. Coloque el soporte sobre la caja de conexiones y fíjelo al techo con los tornillos de montaje proporcionados.

NOTA: El soporte de montaje debe quedar al ras del techo para una instalación adecuada.

2. Si usa el accesorio opcional del anillo de acabado, alinee la luminaria sobre el anillo de color y presiónelos juntos. Una vez ensamblados, ubique las pestañas dobladas alrededor del anillo. Dóblelas todas hacia adentro con la mano hasta que el anillo quede bien ajustado a la luminaria.

3. Seleccione la temperatura de color deseada en la luminaria.

NOTA: La luminaria viene preconfigurada en 3000K, pero puede haber sido modificada durante el envío, manipulación o instalación.

4. Usando los conectores de cables proporcionados, conecte los conductores de alimentación del mismo color a los cables de la luminaria. Antes de instalar la luminaria, coloque cuidadosamente los cables conectados y los conectores dentro de la caja de conexiones.

5. En un lado, alinee la ranura de montaje de la luminaria con el soporte de montaje ya instalado. Asegúrese de que los cables estén correctamente acomodados y presione el otro lado de la luminaria dentro del soporte de montaje para fijarla.

6. Una vez completado el ensamblaje, encienda la alimentación para confirmar que la luminaria funciona correctamente.

Instrucciones de desmontaje

1. Con una espátula, deslice suavemente el borde de la espátula entre el accesorio y el techo.

2. Una vez insertada entre el techo y el accesorio, gire suavemente o haga palanca con la espátula para localizar el soporte de montaje.

3. Gire la espátula alrededor del accesorio hasta que entre en contacto con el lateral del soporte de montaje.

4. Una vez en posición, haga palanca lentamente con la espátula hasta que el accesorio se suelte del soporte.

DECLARACIÓN DE PATENTE

LEVITON y el logotipo de Leviton son marcas registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc. y son marcas registradas en varios países en todo el mundo.

DECLARACIÓN DE PATENTE

Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en www.leviton.com/patents

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

Para obtener la garantía limitada de 5 años de los productos Leviton, visite www.leviton.com. Para obtener una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 5 AÑOS: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de cinco años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido.

2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.

3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.

5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.

6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

7. En caso de que la presente garantía se extravíe el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: _____ DIRECCIÓN: _____

COL: _____ C.P. _____

CUIDAD: _____

ESTADO: _____

TELÉFONO: _____

DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR

RAZÓN SOCIAL: _____ PRODUCTO: _____

MARCA: _____ MODELO: _____

NO. DE SERIE: _____

CUIDAD: _____

DIRECCIÓN: _____ C.P. _____

ESTADO: _____

TELÉFONO: _____

FECHA DE VENTA: _____

FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____

© 2025 Leviton Mfg. Co., Inc.