

Uso Rudo Contacto para Cordón de Vinil

No. de Cat. 612
Capacidad: 15A-125V

LEVITON®

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- **PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, DESCONECTE EL CORDON, O INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA** mediante el interruptor de circuito o fusible. ¡Asegúrese de que el circuito no está energizado antes de iniciar la instalación!
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiados.
- Use este producto **sólo con cable de cobre o revestido de cobre.**

NOTA: Use con Jr. Hard Cord; 16/2 a 12/2 AWG, 0.7 cm a 1.2 cm diám.

CARACTERISTICAS:

- La abrazadera elimina la tensión en las terminales.
- Vinil fuerte de larga duración resistente a desgaste, grasas, aceites y ácidos.
- Para aplicaciones de uso rudo tales como extensiones para herramientas de poder donde no se requiere conexión a tierra.


PARA INSTALAR:

1. Desatornille ambos tornillos de ensamble.
2. Quite el forro y el aislante del cordón como se ilustra abajo o como se indica dentro de la cubierta por calibre de pelado.

ADVERTENCIA: NO corte o dañe el aislante o forro, excepto donde se indica.

3. Meta el cuerpo en el cordón.
4. Conecte los alambres a los tornillos terminales. Afloje los tornillos hasta que no pueda girarlos (no lo force más allá de este punto). Tuerza los hilos de cada punta bien apretados. Enrosque el alambre 3/4 de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de los tornillos terminales. Apriete los tornillos sobre el alambre enroscado. Corte cualquier hilo suelto que no esté asegurado bajo la cabeza del tornillo.
5. Apriete la abrazadera firmemente.
6. Reensamble el contacto del cordón.

Siga estas instrucciones exactamente para mantener la polaridad de un sistema cableado.

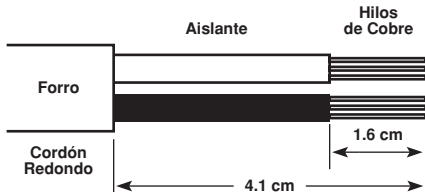

WEB VERSION

DI-000-00612-40B

SOLO PARA MEXICO

POLIZA DE GARANTIA: LEVITON S. de R.L. de C. V., LAGO TANA NO. 43 COL. HUICHAPAN, DEL. M. HIDALGO MÉXICO D. F., MÉXICO. CP 11290 Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LEVITON, S. de R.L. de C.V.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

COL: _____

C.P. _____

CIUDAD: _____

ESTADO: _____

TELEFONO: _____

DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR

RAZON SOCIAL: _____

PRODUCTO: _____

MARCA: _____

MODELO: _____

NO DE SERIE: _____

NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____

DIRECCION: _____

COL: _____

C.P. _____

CIUDAD: _____

ESTADO: _____

TELEFONO: _____

FECHA DE VENTA: _____

FECHA DE ENTREGA O INSTALACION: _____