

MÓDULO DE ENTRADA REMOTA (RIM) Modelo 95A04-1 Instrucciones de instalación y Guía del Usuario

INSTALACION

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones. Siga todas las instrucciones y advertencias marcadas en el producto.
- No utilice estos productos cerca del agua, por ejemplo, cerca de bañeras, tinas, lavaderos o lavabos, en sótanos húmedos o cerca de piscinas.
- Nunca introduzca objetos de ningún tipo a través de las aberturas de estos productos, ya que puedan hacer contacto con voltajes peligrosos.
- Nunca instale cableado con componentes de comunicaciones durante una tormenta eléctrica.
- Nunca instale componentes de comunicaciones en un local mojado, si los componentes no han sido diseñados específicamente para ser usados en locales mojados.
- Nunca toque alambres o terminales sin aislante, si el cableado no ha sido desconectado de la interfaz de la red.
- Tenga precaución cuando este instalando o modificando cableado o componentes de comunicaciones
- CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

DESCRIPCION

El módulo de entrada remota (RIM) es una entrada de audio remota y módulo de salida infrarroja, diseñado para ser instalado en las habitaciones que tendrán fuentes de música. Una fuente de audio está conectada directamente al RIM, que permite que la música se comparta con cualquier zona de audio de la casa. Cada RIM se envía con una luz intermitente IR que se usa para enviar datos IR a la fuente del equipo. Si apunta el control remoto de la fuente al receptor IR en un VSC y envía la señal, los datos IR se dirigen al RIM correspondiente (al cual la fuente está conectada lógicamente), que a su vez envía la señal IR a través de la intermitencia al equipo de la fuente.

INSTALACION

Módulos de entradas remotas se conectan directamente al Hi-Fi2 principal usando un par trenzado (UTP) no protegido Cat. 5, para comunicaciones. Cada extremo del cable termina en un conector RJ45. El cableado correcto para el cable Cat. 5 es el estándar 568A EIA/TIA. Terminar el cable Cat. 5 adecuadamente es crucial para el funcionamiento del sistema.

Lo mejor es que cada tramo de cable Cat. 5 no exceda de 152 m (500 pies).

Inserte el conector RJ45 en un extremo del cable al jack de entrada de la fuente correspondiente (1-8) en "Entrada de Audio Remoto /Salida IR" en el Hi-Fi2 principal. Inserte el conector RJ45 en el otro extremo del cable al jack denominado "Audio remoto" en el RIM.

CAMBIO DE COLOR DEL RIM

Se puede cambiar color del RIM para complementar su decoración interior. El RIM se suministra con una placa frontal blanca e inserto. Otros colores adicionales están disponibles, para más información póngase en contacto con el distribuidor. Cambie el color del RIM de la siguiente manera:

1. Quite la placa frontal.
2. El inserto se une al RIM con dos seguros a la derecha y dos a la izquierda. Usando un destornillador de hoja pequeña, presione suavemente cada seguro en un lado mientras levanta el inserto. Una vez que los seguros son liberados por un lado, extraiga el inserto por el otro lado.
3. Alinee los seguros del nuevo inserto en las aberturas del RIM y asegúrelo en su sitio.
4. Coloque la nueva placa frontal.


AJUSTE DE LA FRECUENCIA DE LA SALIDA IR

Cuando se usa el RIM para enviar datos IR a los equipos de alimentación, hay dos frecuencias portadoras IR diferentes en el que el MRI puede transmitir la señal IR. La configuración de fábrica es de 38 kHz y se usa para la mayoría de fuentes de audio. Sin embargo, la mayoría de cables y cajas convertidor de satélite funcionan en una frecuencia portadora IR mayor cerca a los 56 kHz. Cada RIM tiene un interruptor que le permite cambiar la frecuencia de salida IR cuando se usa este tipo de dispositivos. Para cambiar la frecuencia, saque la placa frontal e inserte el RIM como se describe en "Cómo cambiar el color del RIM".

Una vez que ha sacado el inserto, mueva el interruptor de frecuencia (SW1) de "38kHz" a "56kHz".

SALIDA IR

Cada RIM se envía con una luz intermitente IR (62A08-1). La luz intermitente IR se usa para enviar datos IR a la fuente del equipo. Si apunta el control remoto de la fuente al receptor IR en un VSC y envía la señal, los datos IR se dirigen al RIM correspondiente (al cual la fuente de alimentación está conectada), que a su vez envía la señal IR a través de la intermitencia al equipo de la fuente..

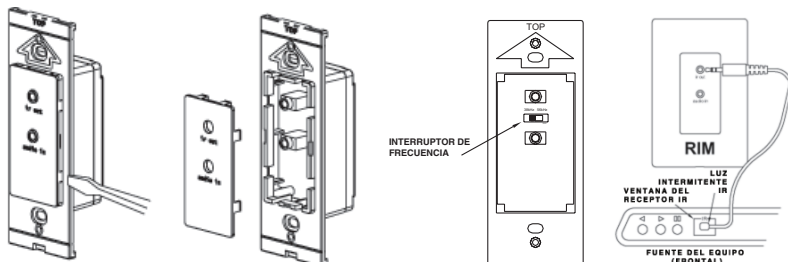

DECLARACION DE CONFORMIDAD CON FCC

Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un producto Digital Clase B, y cumple con el artículo 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para dar protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no ocurra interferencia en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencia a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar APAGANDO O ENCENDIENDO el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo en un contacto en un circuito diferente al del receptor
- Para ayuda consulte con el vendedor o técnico con experiencia en radio/ televisión

GARANTIA LIMITADA DE LEVITON

Leviton garantiza al comprador consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que los productos fabricados por Leviton bajo la marca Leviton ("Producto") estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante los períodos indicados a continuación, el que sea más corto: • **OmniPro II y Lumina Pro:** tres (3) años a partir de la instalación ó 42 meses desde la fecha de fabricación. • **OmniLT, Omni lle y Lumina:** dos (2) años a partir de la instalación ó 30 meses desde la fecha de fabricación. • **Termostatos, Accesorios:** dos (2) años a partir de la instalación ó 30 meses desde la fecha de fabricación. • **Baterías:** Las baterías recargables en los productos tienen una garantía de noventa (90) días desde la fecha de compra. **Nota:** Baterías primarias (no recargables) enviadas en los productos no están garantizadas. **Productos que funcionan con sistemas operativos Windows®:** Durante el período de garantía, Leviton restaurará sistemas operativos corrompidos a los valores de fábrica sin costo alguno, siempre y cuando el producto haya sido usado según lo previsto originalmente. Instalar software que no es de Leviton o modificar el sistema de operación anula esta garantía. La obligación de Leviton en esta garantía limitada está limitada a la reparación o reemplazo, a opción de Leviton, del producto que falle debido a un defecto de material o mano de obra. Leviton se reserva el derecho de reemplazar el Producto bajo esta Garantía Limitada con un producto nuevo o remanufacturado. Leviton no será responsable de los gastos de mano de obra por remover o reinstalar el producto. El producto reparado o reemplazado está bajo los términos de esta garantía limitada por el resto del tiempo que queda de la garantía limitada o noventa (90) días, el que sea mayor. Esta garantía limitada no cubre los productos de software en el PC. **Leviton no es responsable de las condiciones o aplicaciones fuera del control de Leviton. Leviton no es responsable de los problemas relacionados con la instalación inadecuada, incluso si no se siguen las instrucciones de instalación y de operación por escrito, uso y desgaste normal, catástrofe, falla o negligencia del usuario u otros problemas externos al producto.** Para ver todo sobre la garantía y las instrucciones para devolver el producto, por favor visítenos en www.leviton.com.

SOLO PARA MEXICO

POLIZA DE GARANTIA: LEVITON S. de R.L. de C. V., LAGO TANA NO. 43 COL. HUICHAPAN, DEL. M. HIDALGO MÉXICO D. F., MÉXICO.

CP 11290 Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportation que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LEVITON, S. de R.L. de C.V.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviera el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Información de Derechos de Autor y Marcas Comerciales

Este documento y todo su contenido están sujetos y protegidos por derechos de autor internacionales y otros derechos de propiedad intelectual y son propiedad de Leviton Manufacturing Co., Inc., y sus subsidiarias, afiliadas y/o licenciatarios. © 2013 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados.

Usar marcas comerciales de terceros, marcas de servicio, nombres comerciales, marcas y/o nombres de productos son sólo para fines informativos, otras marcas son/pueden ser marcas comerciales de sus propietarios respectivos, tal uso no pretende dar a entender afiliación, patrocinio o respaldo.

Otras marcas registradas aquí son propiedad de sus dueños respectivos.

Ninguna parte de este documento se puede reproducir, transmitir o transcribir sin el permiso expreso y por escrito de Leviton Manufacturing Co., Inc.

Para Asistencia Técnica llame al: 800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com